


Anschlussblock VABM-B10-25S-G38-8

Teilenummer: 8026267

★ Kernprogramm

FESTO

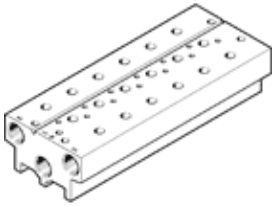

Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	27,5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	1.284 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 3	G3/8
Pneumatischer Anschluss 5	G3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung