


Anschlussblock VABM-B10-25EEE-G12-2-P3

Teilenummer: 8026316

FESTO

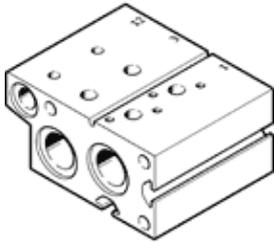

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Rastermaß | 27,5 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Anzahl der Ventilplätze | 2 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produktgewicht | 340 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Anschluss Steuerluft 12 | G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/2 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |