


Magnetspule VACN-N-A1-1

Teilenummer: 8029144

★ Kernprogramm

FESTO

für Ankersystem FN, Anschlussbild Form A, nach EN 175 301, 24 V DC.

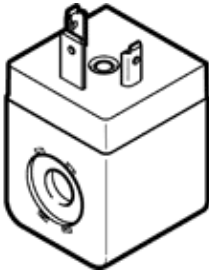

Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Einschaltdauer	100 %
Isolierstoffklasse	F
Isolierstoffklasse des Lackdrahts	F
Spulenkennwerte	24 V DC: 0,7 W
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Zertifikat ausstellende Stelle	DNV TAA000011J
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Produktgewicht	95 g
Elektrischer Anschluss	Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff Stahl
Werkstoff Steckkontakte	Messing
Werkstoff Wicklung	Kupfer