


Y-Verschraubung NPFC-Y-R14-2G14-MFF

Teilenummer: 8030232

FESTO

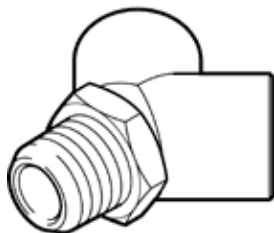

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [---:--]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	40,8 g
Pneumatischer Anschluss 1	R1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform