


T-Verschraubung NPFC-T-G38-2R38-FMM

Teilenummer: 8030257

FESTO

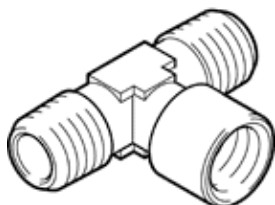

Datenblatt

Merkmale	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [:-::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	60,8 g
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	R3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform