


# T-Verschraubung NPFC-T-G12-2R12-FMM

Teilenummer: 8030258

FESTO

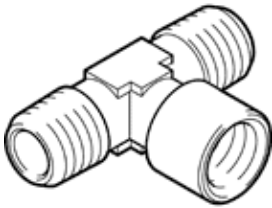

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [:-::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	100,7 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	R1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform