


Magnetspule

VACF-B-B2-5

Teilenummer: 8030801

FESTO

Anschlussbild Form B, Industriestandard, 12 V DC.

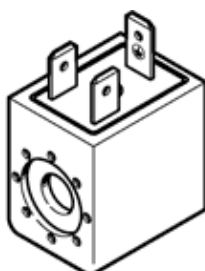

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Entspricht Norm	IEC 61010-1
Einschaltdauer	100 %
Isolierstoffklasse	H
Spulenkennwerte	12 V DC: 3,4 W
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Zertifikat ausstellende Stelle	DNVGL-TAA000011J
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur	-20 - 50 °C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-20 ... 50 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Produktgewicht	55,6 g
Elektrischer Anschluss	Anschlussbild Form B nach EN 175301-803 nach Industriestandard (11 mm)
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA Stahl
Werkstoff Magnetspule	Kupfer Stahl Thermoplast
Werkstoff Wicklung	Kupfer