


# Flächenlicht SBAL-C6-A-W

Teilenummer: 8031158  
Auslaufprodukt

FESTO

[Auslauftyp. Lieferbar bis 2024. Alternativprodukt siehe Support Portal.](#)

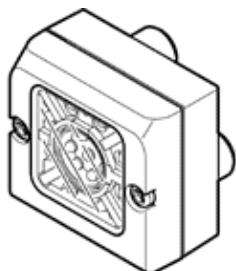

## Datenblatt

Merkmal	Wert
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
Zulassung	RCM Mark
Arbeitsabstand	100 - 300 mm
Beleuchtungstyp	Flächenlicht
Lichtart	weiss LED klar
Wellenlänge	410 - 750 nm
Elektrischer Anschluss	12-polig 2x M12 Stecker
Triggerpegel	Pegel 10 V ... UB
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Restwelligkeit	10 %
Stromaufnahme im Dauerbetrieb	80 mA
Stromaufnahme im Blitzbetrieb	200 mA
Reihenschaltbare Geräte maximale Anzahl	4
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Umgebungstemperatur im Dauerbetrieb	0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur im Blitzbetrieb	0 ... 50 °C
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Schutzart	IP67
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Produktgewicht	60 g
Befestigungsart	geklemmt in Schwalbenschwanz-Nut mit Zubehör
Werkstoff Gehäuse	ABS-verstärkt
Werkstoffhinweis	RoHS konform