


# Anschlussplatte VABS-S1-2S-N12

Teilenummer: 8032645

FESTO

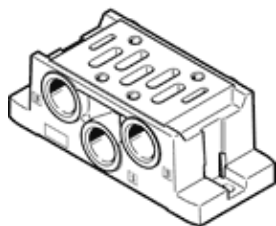

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	58 mm
Basierend auf Norm	ISO 5599-1
Betätigungsart	elektrisch
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1,6 MPa
Betriebsdruck	0 ... 16 bar
Steuerdruck MPa	0 ... 1 MPa
Steuerdruck	0 ... 10 bar
Vakuumtauglichkeit	ja
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	380 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung für Schraube M6
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14	1/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 1	1/2 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	1/2 NPT
Pneumatischer Anschluss 3	1/2 NPT
Pneumatischer Anschluss 4	1/2 NPT
Pneumatischer Anschluss 5	1/2 NPT
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss