


Endplatte VABE-S1-1LZ-G12

Teilenummer: 8032660

FESTO

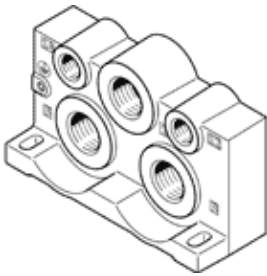

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Baubreite | 44 mm |
| Abluftfunktion | über Drosselplatte |
| Basierend auf Norm | ISO 5599-1 |
| Betriebsdruck Mpa | 0 ... 1 MPa |
| Betriebsdruck | 0 ... 10 bar |
| Vakuumtauglichkeit | ja |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatur | -20 ... 60 °C |
| Mediumstemperatur | -10 ... 50 °C |
| Steuermedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 50 °C |
| Produktgewicht | 400 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung für Schraube M6 |
| Anschluss Steuerhilfsluft 12/14 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 5 | G1/2 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Endplatte | Aluminium-Druckguss |