


Anschlussplatte VMPAL-AP-14-T1-RV

Teilenummer: 8034558

FESTO

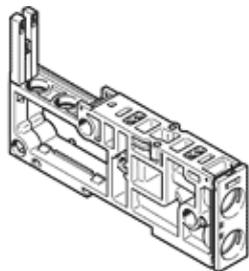

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	14 mm
Breite	14,9 mm
Länge	107,3 mm
Rastermaß	14,9 mm
Druckzonentrennung	Kanal 1
Integrierte Funktion	Rückschlagventil
Max. Anzahl der Ventilplätze	1
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Ventilinselaufbau	Ventilgrößen mischbar
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Steuerdruck MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Steuerdruck	3 ... 8 bar
Vakuumtauglichkeit	nein
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	35 g
Pneumatischer Anschluss 2	für Cartridge 14 mm
Pneumatischer Anschluss 4	für Cartridge 14 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	PA-verstärkt