


# Anschlussplatte VMPAL-AP-10-T135-RV

Teilenummer: 8035233

FESTO

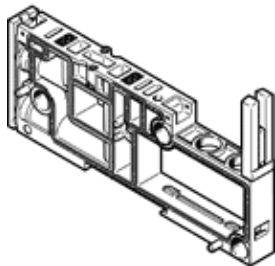

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	10 mm
Breite	10,7 mm
Länge	107,3 mm
Rastermaß	10,7 mm
Druckzonentrennung	Kanal 1, 3 und 5
Integrierte Funktion	Rückschlagventil
Max. Anzahl der Ventilplätze	1
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Ventilinselaufbau	Ventilgrößen mischbar
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Steuerdruck MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Steuerdruck	3 ... 8 bar
Vakuumtauglichkeit	nein
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	25 g
Pneumatischer Anschluss 2	für Cartridge 10 mm
Pneumatischer Anschluss 4	für Cartridge 10 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	PA-verstärkt