


Kunststoffschlauch PAN-R-28X2,5-SW

Teilenummer: 8036208

FESTO

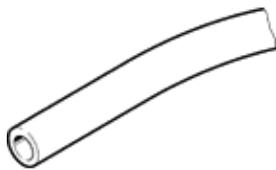

Datenblatt

Merkmale	Wert
Außen-Durchmesser	28 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	350 mm
Innen-Durchmesser	23 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 0,8 MPa -0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C
Produktgewicht nach Länge	0,207 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 28 mm
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 62 +/-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-A