


# Versorgungsplatte VABF-S1-1-P1A11-G12

Teilenummer: 8037655

FESTO

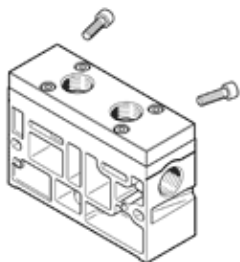

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	44 mm
Abluftfunktion	über Drosselplatte
Basierend auf Norm	ISO 5599-1
Max. Anzahl der Ventilplätze	1
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Vakuumtauglichkeit	ja
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Mediumtemperatur	-10 ... 50 °C
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Produktgewicht	660 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 3	G1/2
Pneumatischer Anschluss 5	G1/2
Werkstoff Abluftplatte	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Versorgungsplatte	Aluminium-Druckguss