


Rückschlagventil VMPA14-RV

Teilenummer: 8039820

FESTO

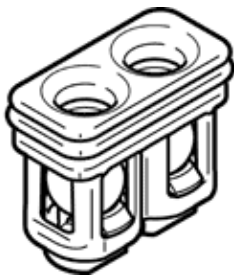

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	entsperrbare Rückschlagfunktion
Betätigungsart	pneumatisch
Befestigungsart	Clip
Normalnennendurchfluss	350 l/min
Betriebsdruck Mpa	0,05 ... 0,8 MPa
Betriebsdruck	0,5 ... 8 bar
Steuerdruck MPa	0,05 ... 0,8 MPa
Steuerdruck	0,5 ... 8 bar 7,25 ... 116 psi
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Werkstoff Gehäuse	POM
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage	beliebig
Betätigungsart gesteuerte Rückschlagfunktion	pneumatisch
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0,5 ... 8 bar
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 ... 40 °C
Mediumstemperatur	-5 ... 50 °C
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Produktgewicht	0,17 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR