


Schaltschrankdurchführung

NEFU-D12G4-R3DW4

Teilenummer: 8040457

FESTO

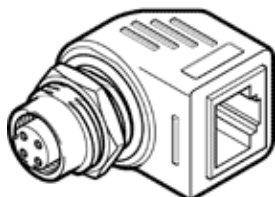

Datenblatt

Merkmal	Wert
Länge	40,1 mm
Entspricht Norm	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Befestigungsart	festgeschraubt
Elektrischer Anschluss 1	Dose gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert
Elektrischer Anschluss 2	Dose gewinkelt, RJ45, 4-polig
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 30 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	2 A
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Übertragungseigenschaften	Entsprechend Kategorie 5, EN 50173, Klasse D Entsprechend Kategorie 5, ISO/IEC 11801, Klasse D
Schutzart	IP20 IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt PA Zink-Druckguss
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Steckkontakte	Messing vergoldet