


Magnetspule VACC-S18-120-A1-1A

Teilenummer: 8040890

FESTO

für Ankersystem F10, Anschlussbild Form A, nach EN 175 301, 24 V
AC/50-60 Hz.

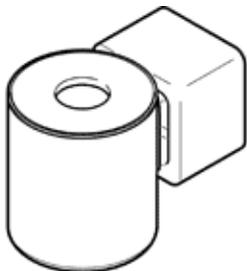

Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Einschaltdauer	100 %
Isolierstoffklasse	H
Spulenkennwerte	24 V AC: 50/60 Hz, Leistung 12 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	-15 % / +10 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Produktgewicht	530 g
Elektrischer Anschluss	Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 Stecker nach EN 175301-803
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Magnetspule	PA Stahl