


Anschlussplatte VMPA14-FB-AP-4-1-S1

Teilenummer: 8043929

FESTO

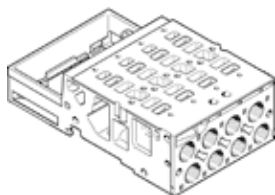

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	65,5 mm
Länge	107,3 mm
Rastermaß	14,8 mm 14,9 mm
Max. Anzahl der Ventilplätze	4
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Steuerdruck MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Steuerdruck	3 ... 8 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	250 g
Pneumatischer Anschluss 2	M7 G1/8
Pneumatischer Anschluss 4	M7 G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss