


# Anschlussplatte VABS-K1-7B-12-M5-P

Teilenummer: 8047064

FESTO

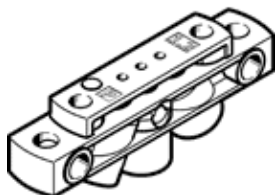

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	1,2 mm
Ventilgröße	7 mm
Fluidanschluss	Innengewinde M5
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Anschlussrichtung unten
Strömungsrichtung	reversibel
Betriebsmedium	Flüssige Medien Gasförmige Medien
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Beständigkeit der medienberührenden Werkstoffe beachten
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur	0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0,15 Nm
Max. Anziehdrehmoment Verschraubung	0,6 Nm
Produktgewicht	3,3 g
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	PEEK
Werkstoff Gewindehülse	hochlegierter Stahl rostfrei