


Rückschlagventil VABF-L1-10H-H2

Teilenummer: 8047364

FESTO

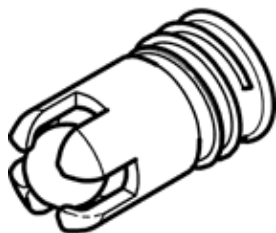

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilgröße	10 mm
Ventilfunktion	entsperrbare Rückschlagfunktion
Betriebsdruck Mpa	0,05 ... 0,8 MPa
Betriebsdruck	0,5 ... 8 bar
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Produktgewicht	0,4 g
Befestigungsart	gefurcht
Werkstoffhinweis	RoHS konform