


Anschlussleiste

VABM-L1-14HWS2-G14-24-GR

Teilenummer: 8058347

FESTO

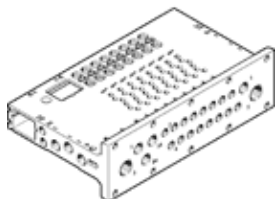

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Rastermaß | 16 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Anzahl der Ventilplätze | 24 |
| Zulassung | c UL us - Recognized (OL) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatur | -20 ... 60 °C |
| Anschluss Steuerhilfsluft 12/14 | M5 |
| Anschluss Steuerabluft 82/84 | M5 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 4 | G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 5 | G1/4 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |