


Parallelbausatz EAMM-U-60-S38-60RA-91

Teilenummer: 8058948

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

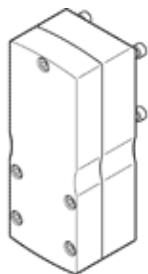

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	60
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	26,7 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,07 Nm
Übertragbares Drehmoment	3 Nm
Produktgewicht	1.150 g
Schnittstellencode Aktuator	S38
Schnittstellencode Motor In	60RA
Werkstoffhinweis	RoHS konform