


# Parallelbausatz EAMM-U-70-S48-70AB-96

Teilenummer: 8058970

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

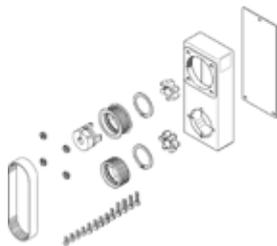

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	70
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	118 kgmm <sup>2</sup>
Leerlaufantriebsmoment	0,18 Nm
Übertragbares Drehmoment	7 Nm
Produktgewicht	1.800 g
Schnittstellencode Aktuator	S48
Schnittstellencode Motor In	70AB
Werkstoffhinweis	RoHS konform