


# Parallelbausatz EAMM-U-86-D40-70AB-102

Teilenummer: 8058974  
Auslaufprodukt

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2023. Alternativprodukt siehe Support Portal.

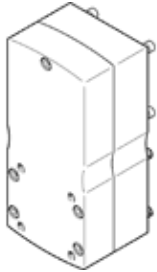

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	86
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	175 kgmm <sup>2</sup>
Leerlaufantriebsmoment	0,25 Nm
Übertragbares Drehmoment	9,5 Nm
Produktgewicht	2.500 g
Schnittstellencode Aktuator	D40
Schnittstellencode Motor In	70AB
Werkstoffhinweis	RoHS konform