


Parallelbausatz EAMM-U-86-S48-70GA-177

Teilenummer: 8059019

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

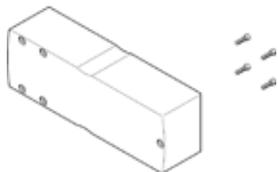

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	86
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	175 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,25 Nm
Übertragbares Drehmoment	9,5 Nm
Produktgewicht	3.300 g
Schnittstellencode Aktuator	S48
Schnittstellencode Motor In	70GA
Werkstoffhinweis	RoHS konform