


Parallelbausatz EAMM-U-110-S62-84AA-207

Teilenummer: 8059057

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

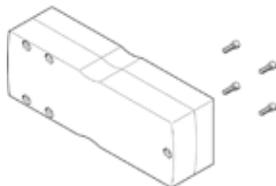

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	110
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	799 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,3 Nm
Übertragbares Drehmoment	9,5 Nm
Produktgewicht	6.900 g
Schnittstellencode Aktuator	S62
Schnittstellencode Motor In	84AA
Werkstoffhinweis	RoHS konform