


# Kupplungsstecker NPHS-S6-M-G14F

Teilenummer: 8059262

FESTO

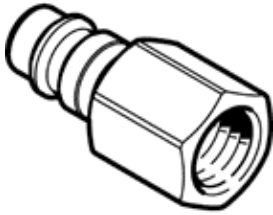

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	7,85 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	28 g
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform