


Kupplungsstecker NPHS-S6-M-G12F

Teilenummer: 8059264

FESTO

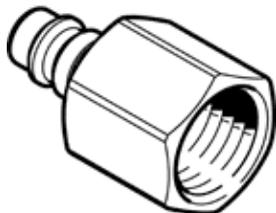

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Nennweite | 7,85 mm |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 10 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 49 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Innengewinde G1/2 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |