


Kupplungsstecker NPHS-S6-M-BC9

Teilenummer: 8059265

FESTO

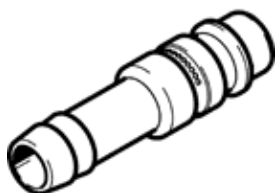

Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|--|---------------------------------------|
| Nennweite | 7 mm |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 10 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 17 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | für Stecknippel Innendurchmesser 9 mm |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |