


Kupplungsdose NPHS-D6-P-G38

Teilenummer: 8059268

FESTO

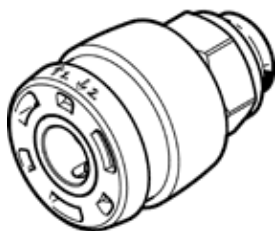

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	10,2 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Normalnenndurchfluss	2.033 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	12,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	98 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform