


Kupplungsdose NPHS-D6-P-G14F

Teilenummer: 8059271

FESTO

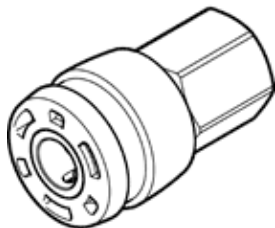

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 10 bar |
| Normalnennndurchfluss | 1.800 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 124 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Innengewinde G1/4 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |