


# Kupplungsdose NPHS-D6-P-G38F

Teilenummer: 8059272

FESTO

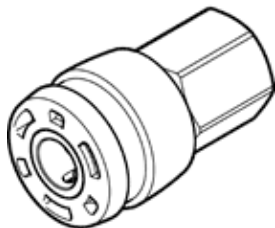

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Normalnennndurchfluss	2.083 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	114 g
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform