


# Kupplungsdose NPHS-D6-P-BC9

Teilenummer: 8059274

FESTO

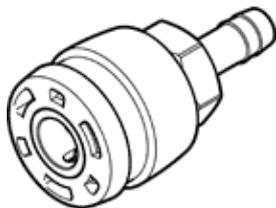

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	7 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Normalnenndurchfluss	1.448 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	95 g
Pneumatischer Anschluss 1	für Stecknippel Innendurchmesser 9 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform