


Axialbausatz EAMM-A-L38-70AB

Teilenummer: 8063462
Auslaufprodukt

FESTO

[Auslauftyp](#). Lieferbar bis 2023. Alternativprodukt siehe Support Portal.

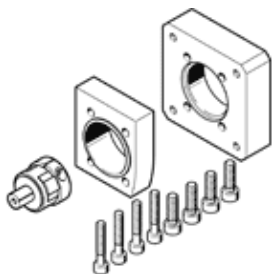

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	9 Nm
Produktgewicht	452 g
Schnittstellencode Aktuator	L38
Schnittstellencode Motor In	70AB
Werkstoffhinweis	RoHS konform