


Kamerakopf SBPB-R9C-U3-1E1A-C

Teilenummer: 8066471

Auslaufprodukt

FESTO

[Auslauftyp](#). Lieferbar bis 2025. Alternativprodukt siehe Support Portal.

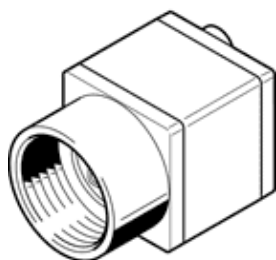

Datenblatt

Merkmal	Wert
Sensorauflösung	2456 x 2054 Pixel (5MPix)
Objektivbefestigung	C-Mount
Sichtfeld	Abhängig von gewähltem Objektiv
Breite	29 mm
Höhe	29 mm
Länge	49 mm
Befestigungsart	mit Befestigungsbausatz
Nennbetriebsspannung DC	5 V
Elektrische Leistungsaufnahme	2,3 ... 3 W
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 5 %
KC-Zeichen	KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 - 80 %
Schutzart	IP30
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungsbedingungen	Abschirmung vor extremen Fremdlichteinflüssen möglichst saubere Umgebungsluft trocken
Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C
Produktgewicht	52 g
Belichtungszeit	27 µs ... 999 ms
Bildrate (Vollbild)	36 fps
Sensortype	Farbe
Arbeitsabstand	Abhängig von gewähltem Objektiv
USB-Schnittstelle, Funktion	Spannungsversorgung Kommunikation
USB-Schnittstelle, Anschlussart	Dose
USB-Schnittstelle, Anschlusstechnik	USB 3.0 Typ B micro
USB-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern	10
Ein-/Ausgangs-Schnittstelle, Funktion	ohne Funktion
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert