
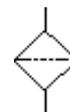


Vakuumpfilter OAFF-G3-7

Teilenummer: 8068945

FESTO

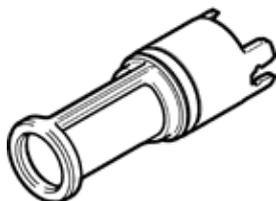

Datenblatt

Merkmal	Wert
Filterfeinheit	40 µm
Gebindegröße	10
Betriebsdruck Mpa	-95 ... 0 kPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	1,5 g
Befestigungsart	aufschiebbar einrastend
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Filter	Gewebe PA
Werkstoff Gehäuse	POM
Abwurfimpulstauglichkeit	0,7 MPa 7 bar
Abwurfimpulstauglichkeit (psi)	101,5 psi