


Bediengerät CDSB-A1

Teilenummer: 8070984

★ Kernprogramm

FESTO

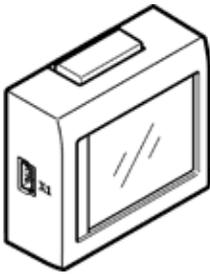

Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Leitungslänge	3 m
Anwenderspeicher	3 GB
Anzeige	TFT Farbe
Anzeigeeigenschaft	Touchscreen
Anzeigegröße	1,77"
Betriebsspannungsbereich DC	4,5 ... 5,5 V
Display-Auflösung	128x160 Pixel
Zulassung	RCM Mark
KC-Zeichen	KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	nicht kondensierend max. 95 % bei 60 °C
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	36,6 g
USB-Schnittstelle, Anschluss technik	USB 2.0 Typ B mini
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA6-verstärkt
Einsatzgebiet	Nur mit CMMT, CPX-E-CEC
Abmessungen B x L x H	50 mm x 45 mm x 19,6 mm