


Anschlussplatte VABS-BE-BS-G14-V14-A

Teilenummer: 8072668
Neu

FESTO

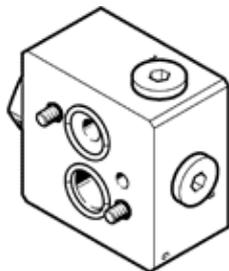

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [---:--]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand
Produktgewicht	330 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Schraube
Anschluss Steuerluft 12	G1/4
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	Flansch 1/4 mit NAMUR Anschluss
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium emaliert
Werkstoff Dichtungen	NBR