


Stoßdämpfer DYEF-G8-M5-Y1

Teilenummer: 8073903

★ Kernprogramm

FESTO

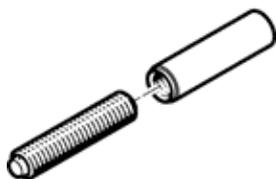

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M5
Hub	1,5 mm
Dämpfung	P-Dämpfung ohne metallischen Festanschlag
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0,8 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Dämpfungslänge	1,5 mm
Max. Anziehdrehmoment	0,8 Nm
Max. Energieaufnahme pro Hub	0,05 J
Produktgewicht	8,4 g
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl