


Anschlussleiste

VABM-P7-18M-G18-M5-4

Teilenummer: 8076386

FESTO

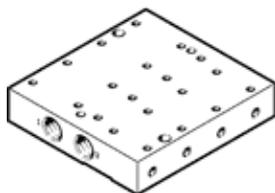

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|------------------------------------|
| Rastermaß | 18 mm |
| Konstruktiver Aufbau | Anschlussrichtung seitlich |
| Max. Anzahl der Ventilplätze | 4 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung | 0,6 Nm |
| Produktgewicht | 180 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | M5 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |