


Axialbausatz EAMM-A-T46-67A

Teilenummer: 8084495
Auslaufprodukt

FESTO

[Auslauftyp](#). Lieferbar bis 2026. Alternativprodukt siehe Support Portal.

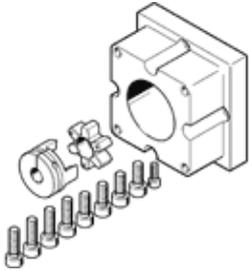

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	42 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	3,2 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	8,5 Nm
Produktgewicht	478 g
Schnittstellencode Aktuator	T46
Schnittstellencode Motor In	67A
Werkstoffhinweis	RoHS konform