


# Getriebe EMGA-40-A-G5-40P

Teilenummer: 8085343

FESTO

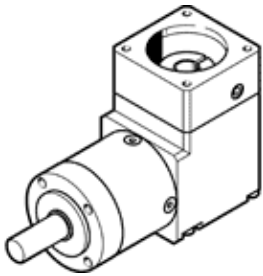

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	40 mm
Flanschgröße Motor	40 mm
Verdrehspiel	0,35 deg
Getriebeart	Winkelgetriebe
Getriebeübersetzung	5:1
Max. Antriebsdrehzahl	18.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	7,5 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,035 kgcm <sup>2</sup>
Max. Abtriebsdrehmoment	12 Nm
Max. Wirkungsgrad	95 %
Verdrehsteifigkeit	0,8 Nm/arcmin
Produktgewicht	500 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	40G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	40P
Werkstoffhinweis	RoHS konform