


# Kupplung EAMC-42-50-12-20-U

Teilenummer: 8086049

FESTO

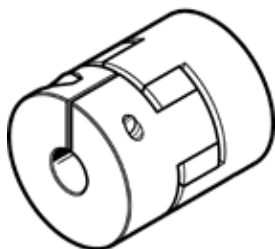

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	12 mm
Aufnahmedurchmesser 2	20 mm
Baugröße	42
Nennlänge	50 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	34,8 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	136 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform