


# Kupplung EAMD-32-32-11-16X20-U

Teilenummer: 8086050

FESTO

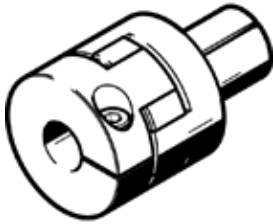

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	11 mm
Aufnahmedurchmesser 2	16 mm
Baugröße	32
Nennlänge	32 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	14,5 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	16 Nm
Produktgewicht	126 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform