


Anschlussblock VABS-P4-10S-G14

Teilenummer: 8087327

FESTO

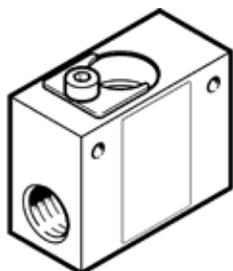

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	21 mm
Einbaulage	beliebig
Besondere Eigenschaften	sauerstoffverträglich nach DIN EN 1797
Konstruktiver Aufbau	Anschlussrichtung seitlich
Max. Anzahl der Ventilplätze	1
Betriebsdruck	0 ... 8 bar
Betriebsmedium	Inerte Gase Luft Sauerstoff
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich maximale Partikelgröße 10 µm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-40 ... 80 °C
Mediumstemperatur	5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	5 ... 50 °C
Produktgewicht	70 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Alu-Knetlegierung, eloxiert