


# Anschlussblock VABS-P4-20S-G38

Teilenummer: 8087328

FESTO

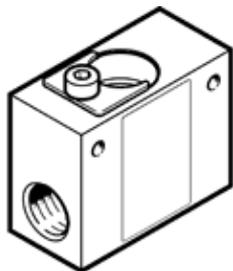

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	25 mm
Einbaulage	beliebig
Besondere Eigenschaften	sauerstoffverträglich nach DIN EN 1797
Konstruktiver Aufbau	Anschlussrichtung seitlich
Max. Anzahl der Ventilplätze	1
Betriebsdruck	0 ... 6 bar
Betriebsmedium	Inerte Gase Luft Sauerstoff
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich maximale Partikelgröße 10 µm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-40 ... 80 °C
Mediumstemperatur	5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	5 ... 50 °C
Produktgewicht	97 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Alu-Knetlegierung, eloxiert