


Vorschaltinduktivität

CAMF-C6-FD-C6-3A

Teilenummer: 8088930

★ Kernprogramm

FESTO

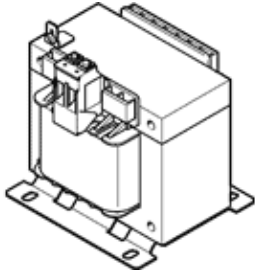

Datenblatt

Merkmal	Wert
Kurzschlussfestigkeit	nein
Strombelastbarkeit bei 40°C	6 A
Betriebsspannungsbereich AC	0 ... 400 V
Nennbetriebsspannung AC	400 V
Nenninduktivität	5,7 mH
Toleranz Nenninduktivität	10 %
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Isolationsspannung	2.500 V
Zulassung	ENEC c UL - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-10 ... 40 °C
Schutzart	IP00
Umgebungstemperatur	-10 ... 40 °C
Produktgewicht	2.000 g
Befestigungsart	Montageplatte, verschraubt
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Einbaulage	waagrecht
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Spannungsversorgung
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Klemmleiste
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Schraubklemme
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 1, Leiterquerschnitt	4 mm ²
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Spannungsversorgung
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Klemmleiste
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Schraubklemme
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 2, Leiterquerschnitt	4 mm ²