


# Axialbausatz EAMM-A-V20-28AA

Teilenummer: 8093016

FESTO

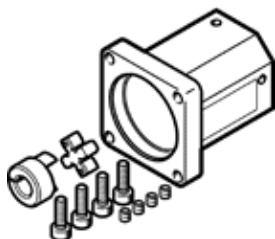

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	31,4 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	0,022 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	0,2 Nm
Produktgewicht	25 g
Schnittstellencode Aktuator	V20
Schnittstellencode Motor In	28AA
Werkstoffhinweis	RoHS konform