


# Parallelbausatz EAMM-U-65-T42-60AA-87

Teilenummer: 8093189

FESTO

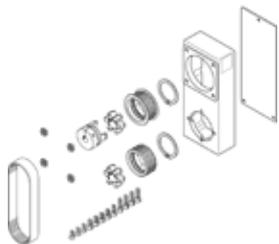

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	65
Mittenabstand	87 mm
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	3.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Massenträgheitsmoment	41,2 kgmm <sup>2</sup>
Leerlaufantriebsmoment	0,22 Nm
Übertragbares Drehmoment	3 Nm
Produktgewicht	583 g
Schnittstellencode Aktuator	T42
Schnittstellencode Motor In	60AA
Werkstoffhinweis	RoHS konform