


Parallelbausatz EAMM-U-65-T42-60RA-87

Teilenummer: 8093199

FESTO

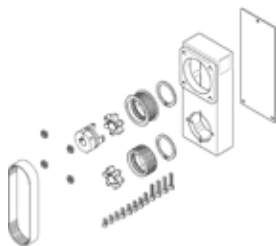

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	65
Mittenabstand	87 mm
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	3.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Massenträgheitsmoment	41,2 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,22 Nm
Übertragbares Drehmoment	3 Nm
Produktgewicht	601 g
Schnittstellencode Aktuator	T42
Schnittstellencode Motor In	60RA
Werkstoffhinweis	RoHS konform